


クレビスフート LBG-63-R3

製品番号: 2078795

FESTO

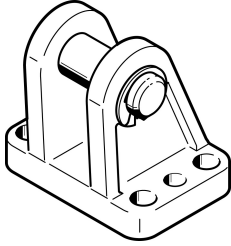

データシート

特徴	値
サイズ	63
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅、亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル、無電解ニッケルめっきが施された表面、回路基板、ケーブル、電気コネクタ、コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...150 °C
製品質量	580 g
材料に関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	ステンレス
ボルト材質	ステンレス
ヒューズ材質	ステンレス