


# 回転ディストリビュータ

## GF-1/4

部品番号: 2094

FESTO

空気供給用口 1 箇所は固定され、回転する 4 箇所から出力されます

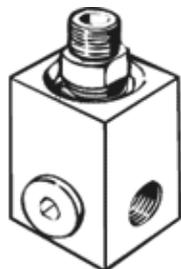

## データシート

| 特長              | 値                            |
|-----------------|------------------------------|
| オリフィス径          | 11.5 mm                      |
| 取付方向            | 任意                           |
| 温度範囲での作動圧力      | -0.95 ... 10 bar             |
| 最高速度            | 300 1/min                    |
| 作動流体            | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意   | 給油運転可能 ( 継続運転に必要 )           |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 流体温度            | -10 ... 60 °C                |
| 周囲温度            | -10 ... 60 °C                |
| エア接続ポート 1       | G1/4 ( 雄ネジ )                 |
| エア接続ポート 2       | 雌ネジ 1/4                      |
| 材質              | RoHS対応                       |