


カップリングプラグ KS4-CK-6

部品番号: 2151

FESTO

セルフシール、ワンタッチ継手

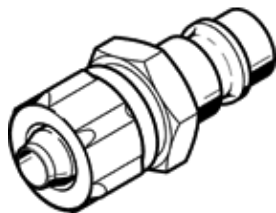

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|-------------------------------|
| オリフィス径 | 4.9 mm |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 12 bar |
| 標準流量 | 432 l/min |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 26 g |
| エア接続ポート 1 | CK-6 |
| 材質 | RoHS対応 |