
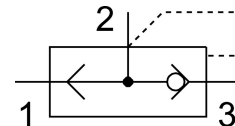


急速排気バルブ SE-3/4

製品番号: 2280

FESTO

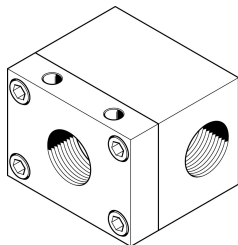

データシート

特徴	値
バルブ機能	急速排気
エア接続ポート 1	G3/4
空気圧接続 2	G3/4
取付方法	取付穴付
標準流量, 排気 0.6→0.5MPa(6→5bar, 87→72.5psi)	7500 l/min
標準流量 換気 0.6→0.5MPa(6→5bar, 87→72.5psi)	2500 l/min
作動電圧	0.5 bar...10 bar
周囲温度	-20 -C...75 -C
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
呼び径	19 mm
取付位置	任意
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 -C...75 -C
製品質量	710 g
空気圧ポート 3	G3/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質シール	NBR