


ロータリアクチュエータ DRRD-12-180-FH-PA

部品番号: 2282067

FESTO

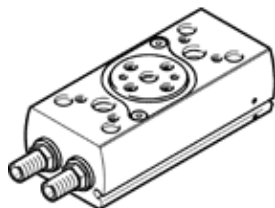

データシート

特長	値
サイズ	12
衝撃吸収角度	32 deg
両端の角度調整範囲	+10 /-100 deg
回転角度	180 deg
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
位置検出	近接スイッチ用
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
使用圧力	3 ... 8 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.8 Nm
許容慣性モーメント	0.008 kgm ²
質量	380 g
取付方法	取付穴 雌ネジ オプション
接続ポート径	M5
材質	RoHS対応
Material of drive shaft	ステンレス
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鍛造アルミ合金 アルマイト処理