

 

サイレンサ U-1/8

部品番号: 2307

★ Core product range

空気圧機器の排気音低減と汚染防止

FESTO

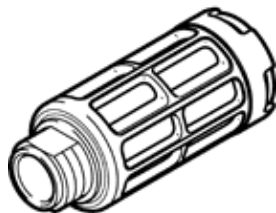

データシート

特長	値
取付方向	任意
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
使用圧力	0 ... 10 bar
大気開放時の流量	2,000 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
音圧レベル	74 dB(A)
周囲温度	-10 ... 70 °C
質量	2.3 g
接続ポート径	G1/8
Material of silencer insert	PE
材質	RoHS対応