


セミロータリアクチュエータ DRRD-12-180-FH-Y9A

製品番号: 2399248

FESTO

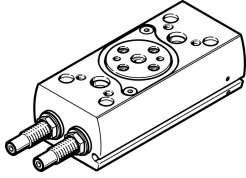

データシート

特徴	値
サイズ	12
クッション角度	48 deg
回転角度の設定範囲 両側	+10 /-100 deg
回転角度	180 deg
クッション	内部油圧ダンピング ノーマル
取付位置	任意
構造	ラックギヤ/ピニオン
位置検出	近接センサ用
使用圧力	0.2 MPa...1 MPa
作動電圧	2 bar...10 bar
機能	複動式
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	-10 -C...60 -C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	0.8 Nm
許容負荷慣性モーメント	0.03 000019
製品質量	385 g
取付方法	オプション : 取付穴付 雌ねじ付
空気圧接続	M5
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 : ドライブシャフト	ステンレス
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	鍛造アルミ合金 平滑アルマイト処理