
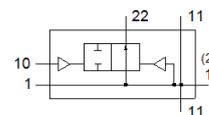


分配モジュール PMBL-90-HP3-E

部品番号: 2663892

FESTO

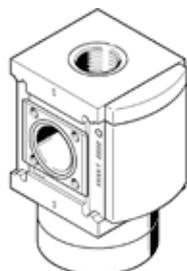

データシート

特長	値
サイズ	90
DN : 呼び径	36
シリーズ	L
取付方向	任意
構造	分配モジュール
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
使用圧力	0 ... 50 bar
パイロット圧力	0 ... 50 bar
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	2,600 g
材質	RoHS対応
Material seals	NBR PE
Material housing	鍛造アルミ合金