
 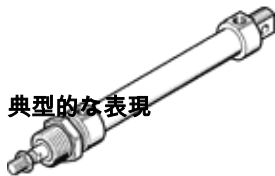


# 丸形シリンダ DGS-40- -PPV

部品番号: 2712  
廃番予定品

FESTO

両端に可変エアクッション付  
製造中止予定品 (2016年まで) です。代替品についてはホーム  
ページでご確認ください。



典型的な表現

## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 2,000 mm
ピストン径	40 mm
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
位置検出	なし
バリエーション	片ロッド
使用圧力	0.6 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	15 mm
0.6MPaで後退時の理論力	633 N
0.6MPaで前進時の理論力	754 N
接続ポート径	G1/4