


接続プレート VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1

部品番号: 2738672

FESTO

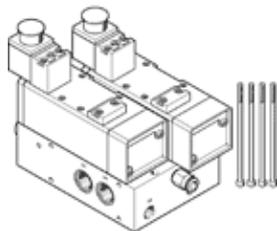

データシート

特長	値
幅	54 mm
ファンクションポート32	G1/4
ファンクションポート34	G1/4
ポート22	サブベース G3/8
ポート44	サブベース G3/8
取付方向	任意
使用圧力	0 ... 16 bar
パイロット圧力	3 ... 8 bar
標準流量	2,000 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:4:4]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
質量	3,400 g
パイロット接続ポート14	G1/8
エア接続ポート 2	G3/8
エア接続ポート 4	G3/8
材質	RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金
Material o-ring	NBR
Material screws	鋼