


ペローシリンダ EB-80-45

製品番号: 2748904

FESTO

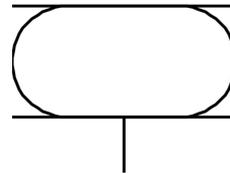

データシート

特徴	値
サイズ	80
必要な組み込み径	95 mm
ストローク	45 mm
許容拡張高さ	110 mm
最大傾斜角度	15 deg
最大オフセット	10 mm
最低取付高さ	65 mm
機能	単動式
作動電圧	0 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010[-:::4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-40 -C...70 -C
復元力	200 N
製品質量	500 g
取付方法	雌ねじ付
空気圧接続	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ペローズ	CR
材質 ハウジング	鋳造アルミ