


# ガイドユニット EAGF-V2-KF-50-200

製品番号: 2784152

FESTO

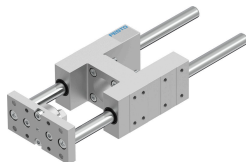

## データシート

特徴	値
サイズ	50
ストローク	200 mm
バックラッシュ	0 $\mu$ m
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 -C...80 -C
最大力 $F_y$	1260 N
最大力 $F_y$ 静的	1600 N
許容力 $F_z$	1260 N
最大力 $F_z$ 静的	1600 N
最大トルク $M_x$	65 Nm
最大静的トルク $M_x$	83 Nm
許容トルク $M_y$	70 Nm
最大トルク $M_y$ 静的	89 Nm
最大トルク $M_z$	70 Nm
許容トルク $M_z$ (静的)	89 Nm
変位力	15 N
移動負荷	1995 g
製品質量	5039 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	46 mm
ストローク0mmごとの移動負荷の追加重心	4.3 mm
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 アルマイト
ヨークプレート材質	鋼