


# パラレルモジュール EAMM-U-145-D100-120G-188

部品番号: 2803620

FESTO

電動アクチュエータに適合

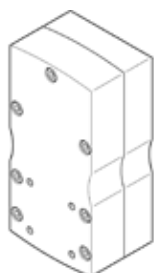

## データシート

特長	値
サイズ	145
取付方向	任意
減速比	1:1
最高速度	4,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	2,270 kgmm <sup>2</sup>
無負荷時のトルク	2 Nm
変換トルク	50 Nm
質量	12,000 g
インタフェースコード, アクチュエータ	D100B
インタフェースコード, モータ	120G
材質	RoHS対応