


# フランジ金具 EAHH-V2-50-R1

製品番号: 2827589

FESTO

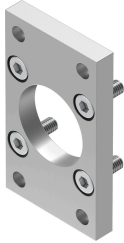

## データシート

特徴	値
サイズ	50
規格ベース	ISO 15552
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
クリーンルーム等級	静的に設置されている要素, ISO 14644-1 準拠の評価は意味がない
製品質量	496 g
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質: プレート	ステンレス
材質: ねじ	ステンレス