


# ブレーキ抵抗

## CACR-KL2-40-W2000

部品番号: 2882343

FESTO

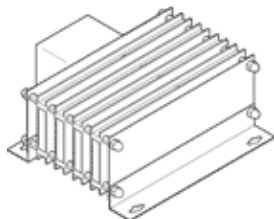

### データシート

特長	値
サイズ	500
取付方向	自然対流 垂直
Pulse energy, braking resistor at 380 V	8,000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	7,200 Ws
20°C、ED定格35%時の能力	2,000 W
ブレーキ抵抗器の容量	800 W
Rated output, braking resistor at 380 V	600 W
Rated output, braking resistor at 780 V	480 W
抵抗値	40 Ohm
認証	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65
周囲温度	0 ... 50 °C
質量	2,400 g
取付方法	取付穴 アクセサリ オプション
材質	RoHS対応