


# 分配ブロック

FR-4-1/4

部品番号: 2960

FESTO

圧縮空気の分配用

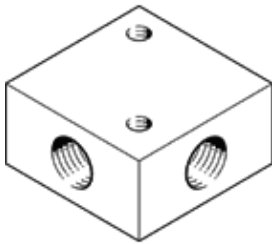

## データシート

特長	値
オリフィス径	11.5 mm
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
質量	68 g
出力数	3
供給配管数	1
エア接続ポート 1	雌ネジ1/4
エア接続ポート 2	雌ネジ1/4
材質	RoHS対応
Material housing	アルミニウム 陽極化処理