


# ユニオンナット

## MCK-PK-6

部品番号: 2966

FESTO

金属製

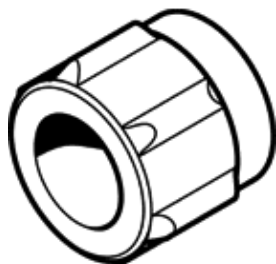

## データシート

| 特長  | 値                                    |
|---|--------------------------------------|
| サイズ   | 雌ネジM12x1                             |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 1 MPa                          |
| 温度範囲での作動圧力                                      | 0 ... 10 bar                         |
| Operating pressure for entire temperature range | 0 ... 145 psi                        |
| 耐酸性クラス: CRC                                     | 2 - 腐食ストレスほぼなし                       |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L                       |
| 周囲温度  | -10 ... 60 °C                        |
| エア接続ポート 1                                       | 外径8mmのチューブ用<br>内径6mm/バーブニップル用 (ナット付) |
| Material of union nut                           | Anodised wrought aluminium alloy     |
| 材質  | RoHS対応                               |