

 

# バルブ

## VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19

部品番号: 3013904

FESTO

directly controlled, 1.2 mm nominal width, F19 armature system.

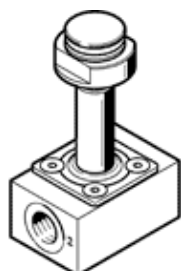

### データシート

| 特長                     | 値                             |
|------------------------|-------------------------------|
| バルブ機能                  | 3方弁ノーマルクローズ                   |
| 操作方法                   | 電気                            |
| 幅                      | 50 mm                         |
| 標準流量                   | 52 l/min                      |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0.8 MPa                 |
| 使用圧力                   | 0 ... 8 bar                   |
| 構造                     | 直動ポペットバルブ                     |
| リターン方式                 | メカスプリング                       |
| 保護仕様                   | IP65                          |
| オリフィス径                 | 1.2 mm                        |
| シール                    | ソフトシール                        |
| 取付方向                   | 任意                            |
| 手動操作                   | なし                            |
| 制御方法                   | 直動                            |
| 流れ方向                   | 逆流れ不可                         |
| 真空使用                   | あり                            |
| bバルブ                   | 0.2                           |
| Cバルブ                   | 0.44 l/sbar                   |
| 換気流量Kv                 | 0.04 m3/h                     |
| 排気流量Kv                 | 0.04 m3/h                     |
| 標準流量 ( 2->3 )          | 49 l/min                      |
| 切換時間 off               | 60 ms                         |
| 切換時間 on                | 40 ms                         |
| 作動流体                   | Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] |
| 耐酸性クラス : CRC           | 4 - 腐食ストレス最大                  |
| PWIS conformity        | VDMA24364 zone III            |
| 流体温度                   | -25 ... 60 °C                 |
| 周囲温度                   | -25 ... 60 °C                 |
| 質量                     | 170 g                         |
| エア接続ポート 1              | G1/4                          |
| エア接続ポート 2              | G1/4                          |
| エア接続ポート 3              | G1/4                          |
| 材質                     | RoHS対応                        |
| Material seals         | NBR                           |
| Material housing       | アルミ材                          |