 



ソレノイドバルブ MZH-5/2-M3-L-LED

部品番号: 30194

FESTO

Microサイズ、ソレノイドコイル付、マニュアル操作付、ソケット無し

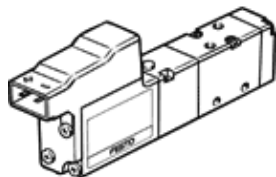

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------|------------------|
| バルブ機能 | 5方弁シングル |
| 標準流量 | 80 l/min |
| 使用圧力 | 2 ... 7 bar |
| 構造 | スプール弁 |
| 保護仕様 | IP40 プラグソケット付 |
| オリフィス径 | 1.5 mm |
| 制御方法 | パイロット式 |
| 切換時間 off | 21 ms |
| 切換時間 on | 9 ms |
| 定格 | 100% |
| コイル特性 | 24V DC: 0,55W |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気、給油または無給油 |
| 流体温度 | -5 ... 50 °C |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 質量 | 30 g |
| 取付方法 | 取付穴 |
| エア接続ポート 1 | サブベース M3 |
| エア接続ポート 2 | サブベース M3 |
| エア接続ポート 3 | サブベース M3 |
| エア接続ポート 4 | サブベース |
| エア接続ポート 5 | サブベース |
| 材質 シール | NBR |
| 材質ハウジング | アルミダイカスト |