


# ソレノイドバルブ JMZH-5/2-M3-L-LED

部品番号: 30195

FESTO

ソレノイドコイル付、マニュアル操作付、ソケット無し

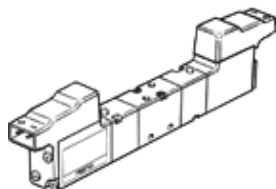

## データシート

特長	値
バルブ機能	5方弁ダブル
標準流量	80 l/min
使用圧力	2 ... 7 bar
構造	スプール弁
保護仕様	IP40 プラグソケット付
オリフィス径	1.5 mm
制御方法	パイロット式
切換時間	6 ms
定格	100%
コイル特性	24V DC: 0,55W
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	55 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	サブベース M3
エア接続ポート 2	サブベース M3
エア接続ポート 3	サブベース M3
エア接続ポート 4	サブベース
エア接続ポート 5	サブベース
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイカスト