


# 接続プレート NASE-1/4-NPT-1-ISO

部品番号: 30426

FESTO

ポート配置は規格 ISO5599/I  
に準拠、内蔵の電気接続部は規格ISO5599/IIに準拠し、側面に配置。

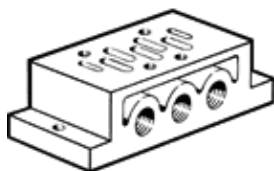

## データシート

特長	値
長さ	6 mm
使用圧力	0 ... 16 bar
認証	UL - Recognized (OL)
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 60 °C
サブベースの取付方法	取付穴
バルブの取付方法	ネジ穴付き
パイロット接続ポート12	1/8 NPTF
パイロット接続ポート14	1/8 NPTF
エア接続ポート 1	1/4 NPTF
エア接続ポート 2	1/4 NPTF
エア接続ポート 3	1/4 NPTF
エア接続ポート 4	1/4 NPTF
エア接続ポート 5	1/4 NPTF