


# 接続ケーブル KDI-SB202-BU25

部品番号: 30437

FESTO

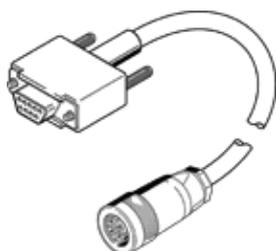

## データシート

特長	値
取付方向	任意
使用電圧範囲 ( AC)	<= 300 V
移動式ケーブルの場合周囲温度	-10 ... 80 °C
周囲温度	-30 ... 80 °C
質量	210 g
配線方式	ストレート/ストレートソケット M12x1 / Sub-D 5ピン/25ピン
ケーブルの構造	4 x 0,14 mm <sup>2</sup>
ケーブル径	4.5 ... 6.5 mm
ケーブル長さ	5 m
取付方法	スレーブナット クリップ
材質 コネクタナット	真鍮 ニッケルメッキ
材質ハウジング	PBT
材質ケーブル皮膜	PUR
材質 ( クランプコネクタ )	銅合金 金メッキ