 



# ロータリアクチュエータ DRQ-63-180-PPV-A

部品番号: 30589  
廃番予定品

FESTO

スイッチ取付可 クッション付、バックラッシュ補正ギア付。  
製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホーム  
ページでご確認ください。

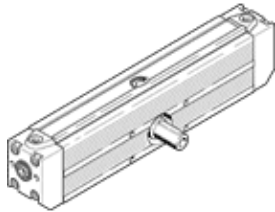

## データシート

特長	値
サイズ	63
衝撃吸収角度	65 deg
回転角度	180 deg
終端での停止精度	4 deg
クッション	PPV : 両側可変工アクッション
取付方向	任意
構造	ラックピニオン
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	2.5 ... 10 bar
0.6MPa時の最大回転周波数	1.1 Hz
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 60 °C
6bar時の理論トルク	37 Nm
許容慣性モーメント	0.04 kgm <sup>2</sup>
質量	9,500 g
取付方法	雌ネジ
接続ポート径	G3/8
材質 駆動軸	浸炭鋼
材質 シール	TPE-U(PU)