


接続ケーブル KMC-1-230AC-2,5

部品番号: 30932

FESTO

組付け済、CとN1コイル用

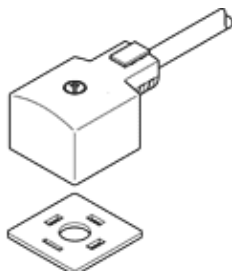

データシート

特長	値
認証	Germanischer Lloyd
取付方法	電磁弁上にセンタネジM3
取付方向	任意
質量	170 g
配線方式	プラグソケット Plug pattern type A to EN 175301-803
作動電圧 AC	230 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
アース接続	可能
ケーブル長さ	2.5 m
ケーブル径	6 mm
ケーブルの構造	3x0,75
保護仕様	IP67 IEC 90529
周囲温度	-20 ... 80 °C
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC
Material electrical contact	銅