


プラグソケット付ケーブル KMF-1-24DC-2.5-LED

部品番号: 30935

★ Core product range

組付け済、Fコイル用

FESTO

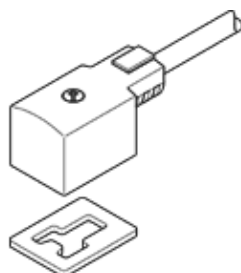

データシート

特長	値
切換位置表示	LED
取付方法	電磁弁上にセンタネジM3
取付方向	任意
質量	170 g
配線方式	プラグソケット
作動電圧 DC	24 V
アース接続	可能
ケーブル長さ	2.5 m
ケーブル径	6 mm
ケーブルの構造	3x0,75
保護仕様	IP67 IEC 90529
周囲温度	-20 ... 80 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	PVC
Material housing	PC POM
Material electrical contact	銅