


プラグソケット付ケーブル KMV-1-230AC-2,5

部品番号: 30940

FESTO

組付け済、Vコイル用

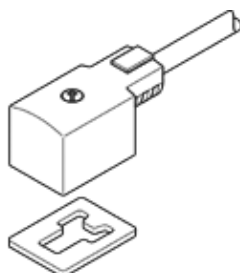

データシート

| 特長 | 値 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 取付方法 | 電磁弁上にセンタネジM3 |
| 取付方向 | 任意 |
| 質量 | 170 g |
| 配線方式 | プラグソケット Plug pattern type B to EN 175301-803 |
| 作動電圧 AC | 230 V |
| 誤極性保護 | 全ての電気配線に適用 |
| アース接続 | 可能 |
| ケーブル長さ | 2.5 m |
| ケーブル径 | 6 mm |
| ケーブルの構造 | 3x0,75 |
| 保護仕様 | IP67 IEC 90529 |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| CEマーク | EU低電圧ガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 耐酸性クラス: CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| Material cable sheath | PVC |
| Material housing | PC |
| Material electrical contact | 銅 |