


# バーブエルボ

## LCN-M3-PK-3

部品番号: 30982

FESTO

回転式、ガスケット付

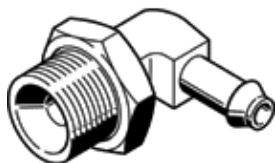

## データシート

特長	値
オリフィス径	2 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
エア接続ポート 1	M3 ( 雄ネジ )
エア接続ポート 2	外径4mmのチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	亜鉛ダイカスト ステンレス