


保護管用ネジ付コネクタ MKGV-23-M32-B

部品番号: 3152612

FESTO

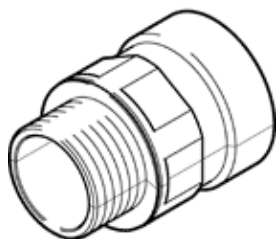

データシート

特長	値
取付方向	任意
容器サイズ	100
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP54
周囲温度	-40 ... 100 °C
取付方法	雄ネジ
材質	RoHS対応
Material fitting	PA