 



ガイドユニット SPZ-16-25-P-A

部品番号: 32720
廃番予定品

FESTO

ツインピストンロッドと近接スイッチ付
製造中止予定品 (2019年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

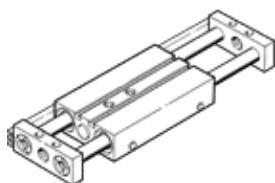

データシート

特長	値
ストローク	25 mm
終端ストローク調整可	10 mm
ピストン径	16 mm
ドライブユニットの運転モード	スライド
クッション	固定金属ストッパ付のエアクッション
取付方向	任意
ガイド	滑りガイド
構造	ガイド
位置検出	近接スイッチ用
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで後退時の理論力	180 N
0.6MPaで前進時の理論力	180 N
接続ポート径	M5
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material piston rod	ステンレス