


トラニオン受け LNZG-63/80

部品番号: 32961

FESTO

DNGZSシリーズ用

このアタッチメントは中央トラニオンフランジまたはスイベル回転リングを装着したDNC、DNGおよびDNGUの各シリンダと一緒に使用することができます。

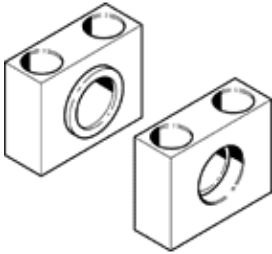

データシート

特長	値
サイズ	63/80
規格	ISO 15552
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
周囲温度	-40 ... 80 °C
質量	178 g
材質	RoHS対応
Material mounting	鍛造アルミ合金
Material bearing	プラスチック