 



PEコンバータ

PE-1/8

部品番号: 3344

FESTO

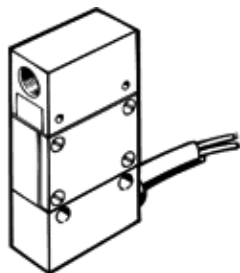

データシート

特長	値
適合または準拠規格	EN 60947-5-1
認証	CCC
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
測定装置	相対圧力
測定方法	空電変換器
Operating pressure MPa	0.08 ... 1 MPa
使用圧力	0.8 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
周囲温度	-10 ... 60 °C
出力スイッチ	接点のタイプ
切換機能	固定ヒステリシスの基準値
スイッチング機能	切換スイッチ
最高スイッチオンポイント	0.8 bar
最低スイッチオフポイント	0.2 bar
最大設定出力電圧 AC	250 V
最大設定出力電圧 DC	250 V
誘導負荷の利用カテゴリ	AC-14 DC-13
抵抗負荷の利用カテゴリ	AC-12 DC-12
配線方式	4芯式 ケーブル
電気接続ポート1, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート1, 接続方式	オープンエンド
ケーブル長さ	1 m
Material cable sheath	PVC
取付方法	取付穴
取付方向	任意
接続ポート径	G1/8
質量	225 g
Material housing	アルミアルマイト処理 亜鉛ダイカスト
Material membrane	CR
オプション設定	取り外し不可
保護仕様	IP65
絶縁電圧	2 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
汚染度	3