


# ガイド付シリンダ FEN-12/16- -KF

部品番号: 33481

FESTO

回転防止と高精度ガイド用のコロガリガイド

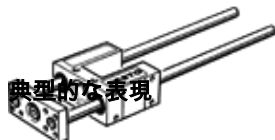

## データシート

特長	値
サイズ	12/16
ストローク	1 ... 200 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大負荷 : $F_y$	520 N
最大静的荷重 $F_y$	830 N
最大負荷 : $F_z$	520 N
最大静的荷重 $F_z$	830 N
最大トルク : $M_x$	12 Nm
$M_x$ : 静的最大モーメント	20 Nm
最大トルク : $M_y$	7 Nm
$M_y$ : 静的最大モーメント	12 Nm
最大トルク : $M_z$	7 Nm
$M_z$ : 静的最大モーメント	12 Nm
送り力	15 N
10mmストロークあたりの加算負荷率	12 g
0mmストロークの基本質量	429 g
10mmストロークあたりの加算質量	12 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	40 mm
ストローク10mmごとの移動負荷重心の許容値	4.9 mm
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy