


# ガイド付シリンダ

## FEN-40- -KF

部品番号: 33485

FESTO

廃番予定品、2008年まで供給可

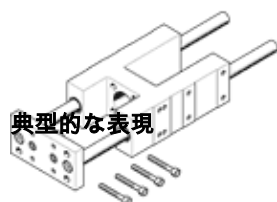

## データシート

特長	値
サイズ	40
ストローク	10 ... 500 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
周囲温度	-20 ... 80 °C
送り力	15 N
10mmストロークあたりの加算質量	32 g
0mmストロークの基本質量	2,370 g
取付方法	雌ネジ
材質 ガイドユニット	熱処理鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金 陽極化処理