 



# 真空保持バルブ ISV-1/8

部品番号: 33969

FESTO

ワークの吸着用に複数の真空パッドが使用され、そのうちの1個または複数の真空パッドの真空が破れた場合に残ったパッドの真空を保持するためのバルブです。

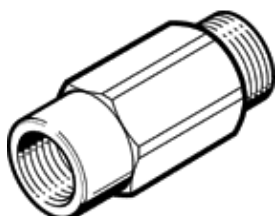

## データシート

特長	値
サイズ	G1/8
Ejector pulse suitability	<= 8 MPa
エジェクタバルスの整合性	8 bar
取付方向	任意
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
使用圧力	-0.95 ... 0 bar
Required suction rate at -0.05 MPa (-0.5 bar, -7.25 psi)	2 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	9 g
取付方法	ネジ穴付き
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
Material spring	ステンレス
Material filter	鍛造アルミ合金 特殊ステンレス
Material housing	鍛造アルミ合金
Material hollow bolt	鍛造アルミ合金
Material float	POM