


# 真空保持バルブ ISV-1/4

製品番号: 33970

FESTO

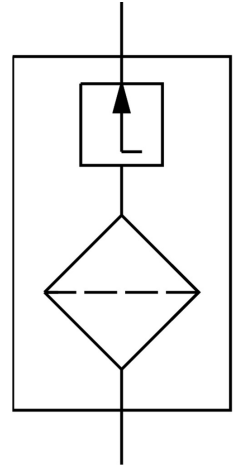

## データシート

| 特徴                                   | 値                               |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| サイズ                                  | G1/4                            |
| エジェクタインパルスの適合性                       | 8 MPa<br>8 bar                  |
| 取付位置                                 | 任意                              |
| 使用圧力                                 | -95 kPa...0 kPa                 |
| 作動電圧                                 | -0.95 bar...0 bar               |
| -0.05MPa(-0.5bar, -7.25psi)時の必要な吸込み率 | 1.6 l/min                       |
| 作動流体                                 | ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気 |
| 耐食性クラス KBK                           | 2 - 適度な耐食性                      |
| LABS 認証                              | VDMA24364-B2-L                  |
| 周囲温度                                 | -10 -C...60 -C                  |
| 製品質量                                 | 16 g                            |
| 取付方法                                 | ねじ込み式                           |
| エア接続ポート 1                            | G1/4                            |
| 空気圧接続 2                              | G1/4                            |
| 材質 スプリング                             | ステンレス                           |
| 材質 フィルタ                              | 鍛造アルミ合金<br>ステンレス構造              |
| 材質ハウジング                              | 鍛造アルミ合金                         |
| 材質 中空ボルト                             | 鍛造アルミ合金                         |
| 材質 フロート                              | POM                             |