


真空保持バルブ ISV-3/8

製品番号: 33971

FESTO

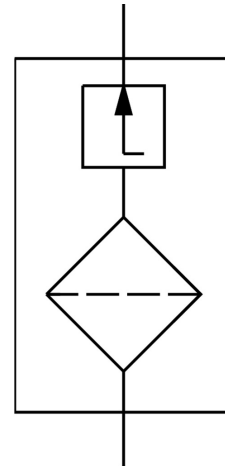

データシート

特徴	値
サイズ	G3/8
エジェクタインパルスの適合性	8 MPa 8 bar
取付位置	任意
使用圧力	-95 kPa...0 kPa
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
-0.05MPa(-0.5bar, -7.25psi)時の必要な吸込み率	1.5 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	33 g
取付方法	ねじ込み式
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧接続 2	G3/8
材質 スプリング	ステンレス
材質 フィルタ	鍛造アルミ合金 ステンレス構造
材質ハウジング	鍛造アルミ合金
材質 中空ボルト	鍛造アルミ合金
材質 フロート	POM