


# カップリング EAMD-42-40-14-16X25-U

部品番号: 3420022

FESTO

ステッピングモータやサーボモータの回転を変換する装置

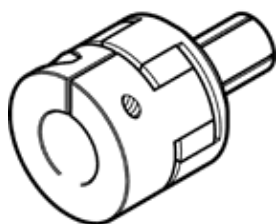

## データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	14 mm 16 mm
サイズ	42
基準長さ	40 mm
取付方向	任意
最高速度	6,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	39 kgmm <sup>2</sup>
変換トルク	21 Nm
質量	196 g
材質	RoHS対応