 



# ORゲート OS-1/2

部品番号: 3427

FESTO

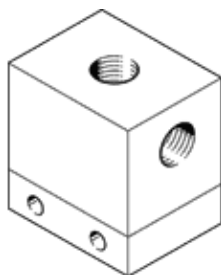

## データシート

特長	値
バルブ機能	OR機能
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 2	G1/2
取付方法	取付穴
標準流量	5,000 l/min
使用圧力	1 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
オリフィス径	12 mm
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
エア接続ポート 3	G1/2
材質	RoHS対応