 



ソレノイドバルブ MOYH-3-2,3-L-LED

部品番号: 34302

FESTO

Miniサイズ、ソレノイドコイル付、マニュアル操作付、ソケット無し

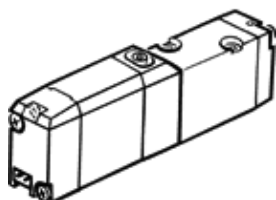

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------|----------------------|
| バルブ機能 | 3方弁ノーマルオープン |
| 標準流量 | 170 l/min |
| 使用圧力 | 2 ... 8 bar |
| 構造 | スプール弁 |
| 保護仕様 | IP40 プラグソケット付 |
| オリフィス径 | 2.3 mm |
| 制御方法 | パイロット式 |
| 切換時間 off | 23 ms |
| 切換時間 on | 8 ms |
| 定格 | 100% |
| コイル特性 | 24V DC: 1,8W |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気、給油または無給油 |
| 流体温度 | -5 ... 50 °C |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 質量 | 65 g |
| 取付方法 | 取付穴 |
| エア接続ポート 1 | サブベース マニホールドモジュール |
| エア接続ポート 2 | サブベース マニホールドモジュール |
| エア接続ポート 3 | サブベース マニホールドモジュール |
| エア接続ポート 4 | マニホールドモジュール |
| エア接続ポート 5 | マニホールドモジュール |
| 材質 シール | NBR |
| 材質ハウジング | アルミダイカスト |