


# ソレノイドバルブ MYH-5/3E-2,3-L-LED

部品番号: 34306

FESTO

Miniサイズ、ソレノイドコイル付、マニュアル操作付、ソケット無し

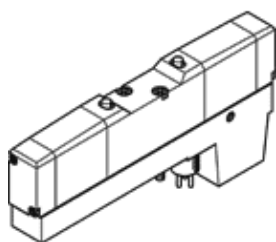

## データシート

特長	値
バルブ機能	3位置5方弁エキゾーストセンタ
標準流量	125 l/min
使用圧力	2 ... 8 bar
構造	スプール弁
保護仕様	IP40 プラグソケット付
オリフィス径	2.3 mm
制御方法	パイロット式
切換時間 off	33 ms
切換時間 on	8 ms
定格	100%
コイル特性	24V DC: 1,8W
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	105 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	サブベース マニホールドモジュール
エア接続ポート 2	サブベース マニホールドモジュール
エア接続ポート 3	サブベース マニホールドモジュール
エア接続ポート 4	マニホールドモジュール
エア接続ポート 5	マニホールドモジュール
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミダイカスト