


ガイド付シリンダ FENG-63- -GF

部品番号: 34484

FESTO

回転防止と高精度ガイド用の滑りガイド

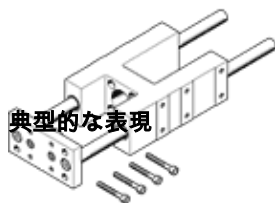

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------------------|----------------------------------|
| サイズ | 63 |
| ストローク | 10 ... 500 mm |
| 取付方向 | 任意 |
| ガイド | 滑りガイド |
| 構造 | ガイド |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 送り力 | 50 N |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 48 g |
| 0mmストロークの基本質量 | 5,540 g |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 48 g |
| 0mmストローク時の移動負荷の重心 | 69 mm |
| ストローク10mmごとの移動負荷重心の許容値 | 4.6 mm |
| 取付方法 | 雌ネジ |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of guide component | ステンレス |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate | Anodised wrought aluminium alloy |