


ガイドユニット FENG-63- -KF

製品番号: 34490

FESTO

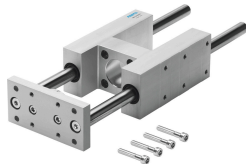

データシート

特徴	値
サイズ	63
ストローク	10 mm...500 mm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 -C...80 -C
最大力 F_y	1260 N
最大力 F_y 静的	1600 N
許容力 F_z	1260 N
最大力 F_z 静的	1600 N
最大トルク M_x	75 Nm
最大静的トルク M_x	95 Nm
許容トルク M_y	90 Nm
最大トルク M_y 静的	115 Nm
最大トルク M_z	90 Nm
許容トルク M_z (静的)	115 Nm
変位力	15 N
ストローク 10mmあたりの加算質量	49 g
0mmストローク時の基本重量	5410 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	49 g
0mmストローク時の移動負荷の重心	69 mm
ストローク0mmごとの移動負荷の追加重心	4.6 mm
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
ヨークプレート材質	鍛造アルミ合金, アルマイト