


# ガイド付シリンダ FENG-40-50-KF

部品番号: 34499

FESTO

回転防止と高精度ガイド用のコロガリガイド

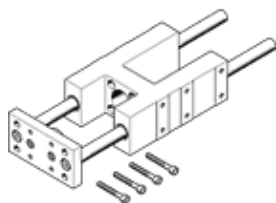

## データシート

特長	値
サイズ	40
ストローク	50 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大負荷 : $F_y$	1,000 N
最大静的荷重 $F_y$	1,260 N
最大負荷 : $F_z$	1,000 N
最大静的荷重 $F_z$	1,260 N
最大トルク : $M_x$	44 Nm
$M_x$ : 静的最大モーメント	55 Nm
最大トルク : $M_y$	52 Nm
$M_y$ : 静的最大モーメント	65 Nm
最大トルク : $M_z$	52 Nm
$M_z$ : 静的最大モーメント	65 Nm
送り力	15 N
質量	2,530 g
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy