


ガイド付シリンダ FENG-50-100-KF

部品番号: 34507

FESTO

回転防止と高精度ガイド用のコロガリガイド

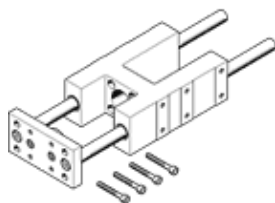

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------------------|----------------------------------|
| サイズ | 50 |
| ストローク | 100 mm |
| 取付方向 | 任意 |
| ガイド | コロガリガイド |
| 構造 | ガイド |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 最大負荷 : F_y | 1,260 N |
| 最大静的荷重 F_y | 1,600 N |
| 最大負荷 : F_z | 1,260 N |
| 最大静的荷重 F_z | 1,600 N |
| 最大トルク : M_x | 65 Nm |
| M_x : 静的最大モーメント | 83 Nm |
| 最大トルク : M_y | 70 Nm |
| M_y : 静的最大モーメント | 89 Nm |
| 最大トルク : M_z | 70 Nm |
| M_z : 静的最大モーメント | 89 Nm |
| 送り力 | 15 N |
| 質量 | 4,520 g |
| 取付方法 | 雌ネジ |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of guide component | 熱処理鋼 |
| Material housing | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate | Anodised wrought aluminium alloy |