


ガイドユニット FENG-50-250-KF

製品番号: 34510

FESTO

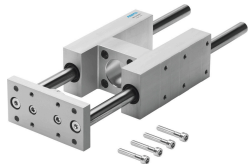

データシート

特徴	値
サイズ	50
ストローク	250 mm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	ガイド
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 -C...80 -C
最大力 F_y	1260 N
最大力 F_y 静的	1600 N
許容力 F_z	1260 N
最大力 F_z 静的	1600 N
最大トルク M_x	65 Nm
最大静的トルク M_x	83 Nm
許容トルク M_y	70 Nm
最大トルク M_y 静的	89 Nm
最大トルク M_z	70 Nm
許容トルク M_z (静的)	89 Nm
変位力	15 N
製品質量	5255 g
取付方法	雌ねじ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
ガイドエレメント材質	焼戻し鋼
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金, アルマイト処理
ヨークプレート材質	鍛造アルミ合金, アルマイト