


ガイド付シリンダ

FENG-63-50-KF

部品番号: 34513

FESTO

回転防止と高精度ガイド用のコロガリガイド

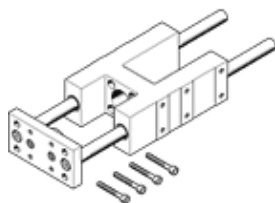

データシート

特長	値
サイズ	63
ストローク	50 mm
取付方向	任意
ガイド	コロガリガイド
構造	ガイド
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-20 ... 80 °C
最大負荷 : F_y	1,260 N
最大静的荷重 F_y	1,600 N
最大負荷 : F_z	1,260 N
最大静的荷重 F_z	1,600 N
最大トルク : M_x	75 Nm
M_x : 静的最大モーメント	95 Nm
最大トルク : M_y	90 Nm
M_y : 静的最大モーメント	115 Nm
最大トルク : M_z	90 Nm
M_z : 静的最大モーメント	115 Nm
送り力	15 N
質量	5,655 g
取付方法	雌ネジ
材質	RoHS対応
Material of guide component	熱処理鋼
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy