


# ガイド付シリンダ FENG-80-250-KF

部品番号: 34525

FESTO

回転防止と高精度ガイド用のコロガリガイド

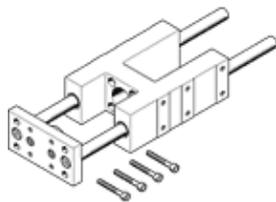

## データシート

| 特長                          | 値                                |
|-----------------------------|----------------------------------|
| サイズ                         | 80                               |
| ストローク                       | 250 mm                           |
| 取付方向                        | 任意                               |
| ガイド                         | コロガリガイド                          |
| 構造                          | ガイド                              |
| PWIS conformity             | VDMA24364-B2-L                   |
| 周囲温度                        | -20 ... 80 °C                    |
| 最大負荷 : $F_y$                | 2,300 N                          |
| 最大静的荷重 $F_y$                | 3,120 N                          |
| 最大負荷 : $F_z$                | 2,300 N                          |
| 最大静的荷重 $F_z$                | 3,120 N                          |
| 最大トルク : $M_x$               | 170 Nm                           |
| $M_x$ : 静的最大モーメント           | 231 Nm                           |
| 最大トルク : $M_y$               | 191 Nm                           |
| $M_y$ : 静的最大モーメント           | 259 Nm                           |
| 最大トルク : $M_z$               | 191 Nm                           |
| $M_z$ : 静的最大モーメント           | 259 Nm                           |
| 送り力                         | 40 N                             |
| 質量                          | 12,355 g                         |
| 取付方法                        | 雌ネジ                              |
| 材質                          | RoHS対応                           |
| Material of guide component | 熱処理鋼                             |
| Material housing            | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material yoke plate         | 熱処理鋼                             |