


# ソケット MSSD-C

部品番号: 34583

FESTO

ポートパターンDIN EN 175 301-A準拠電磁弁とコイル

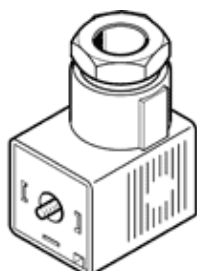

## データシート

| 特長   | 値  |
|--|--|
| 認証   | Germanischer Lloyd   |
| Maritime classification                      | see certificate  |
| 取付方法   | 電磁弁上にセンタネジM3   |
| ケーブル取出し                                      | エルボ  |
| ケーブル取出しについて                                  | 90° rotatable  |
| 取付方向   | 任意   |
| 質量   | 22 g   |
| 配線方式   | 3ピン<br>エルボ形プラグソケット<br>Plug pattern type A to EN 175301-803<br>DIN EN 175301-803準拠<br>角形 MSC<br>角形 MSN1 |
| 電気接続ポート1, デザイン                               | 角形   |
| 電気接続ポート1, 接続タイプ                              | プラグソケット  |
| 電気接続ポート1, ケーブル取り出し                           | エルボ  |
| 電気接続ポート1, 芯/線数                               | 3  |
| 配線方式2  | ネジ端子   |
| 使用電圧範囲 ( DC)                                 | 0 ... 300 V  |
| 使用電圧範囲 ( AC)                                 | 0 ... 250 V  |
| 40°C時の許容負荷電流                                 | 16 A   |
| アース接続  | 可能   |
| ケーブルコネクタ                                     | Pg9  |
| ケーブル径  | 6 ... 8 mm   |
| 導管定格断面                                       | <= 1.5 mm <sup>2</sup>   |
| 保護仕様   | IP65   |
| 保護等級について                                     | 組付状態による  |
| 周囲温度   | -25 ... 90 °C  |
| 保管温度   | -40 ... 90 °C  |
| CEマーク  | EU低電圧ガイドライン準拠<br>in accordance with EU RoHS directive  |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment<br>To UK RoHS instructions                                 |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L   |
| Material housing                             | プラスチック   |
| ハウジングカラー                                     | 黒  |
| Material seals                               | NBR  |