

 

規格シリンダ

DNU-80-320-PPV-A

部品番号: 34708

FESTO

ISO 15552規格シリンダ、スイッチ用マグネット、両側クッション付
廃番予定品、2008年まで供給可

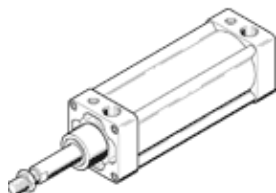

データシート

特長	値
ストローク	320 mm
ピストン径	80 mm
ピストンロッドネジ	M20x1,5
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
取付方向	任意
適合または準拠規格	ISO 6431
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
使用圧力	0.3 ... 12 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
認証	Germanischer Lloyd
クッションストローク	30 mm
0.6MPaで後退時の理論力	2,615 N
0.6MPaで前進時の理論力	2,908 N
10mmストロークあたりの加算質量	76 g
0mmストロークの基本質量	2,662 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	G3/8
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金 陽極化処理