


# 接続ケーブル KMYZ-2-24-2,5-LED

部品番号: 34997

FESTO

真空エジェクタ VAD-MYB、VADM、VADMI シリーズ用

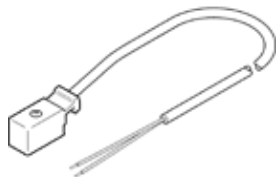

## データシート

特長	値
Maritime classification	see certificate
切換位置表示	LED
取付方法	電磁弁上にセルフタップで
取付方向	任意
質量	50 g
配線方式	2ピン / 2ワイヤ 角度付ソケット / ケーブル 角形、オープンエンド
作動電圧 DC	24 V
40°C時の許容負荷電流	1 A
アース接続	供給不可
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	標準
ケーブル径	3.4 mm
ケーブルの構造	2x0,25
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 50 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material housing	PA
Material electrical contact	銅